
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



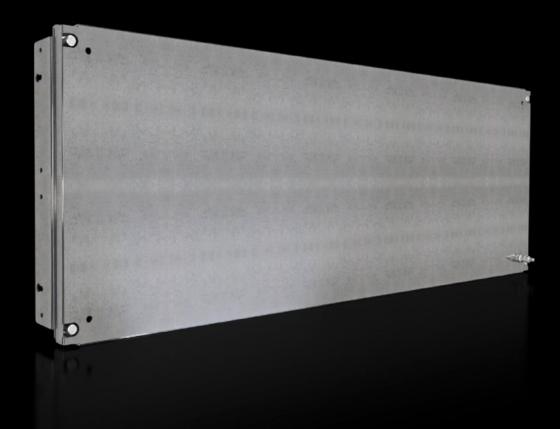

SV 9683.624 Placa de montagem parcial

Estado: 08-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SV 9683.624 - Placa de montagem parcial para lateral de espaço funcional

Com e sem passagem, para fixação direta na lateral do espaço funcional.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9683.624
Modelo	fechado
Descrição do produto	Para a fixação direta na lateral do espaço funcional para a subdivisão interna. Instalação interna universal com componentes de distribuição e de comando. Criação de níveis adicionais de montagem. Juntamente com as divisórias de espaço funcional e laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 1 a 4.
Material	Chapa de aço de 2 mm
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui cantoneiras e material de fixação
Para espaços funcionais com altura	400 mm
Dimensões	Largura: 1.102 mm Altura: 393 mm
Adequado para	Largura: = 1.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	9
Peso bruto	9.14
PCF/emb (cadle to gate)	34,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177935280

© Rittal 2025

Recursos

ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

Aprovações

Explicações Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3