

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.242 19"-montageram (482,6 mm)

State: 2025-12-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.242 - 19"-montageram (482,6 mm) för TS, TS IT

För utbyggnad av det främre och bakre 482,6 mm planet (19"), den svetsade 482,6 mm montageramen (19") kan fästas helt djupvarviabelt.

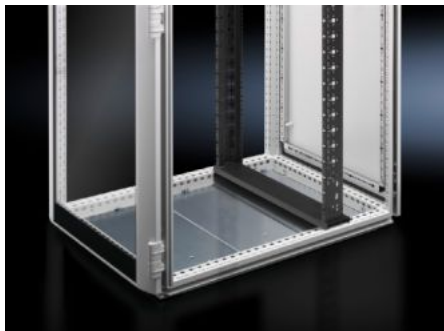

Features

Art. nr.	DK 5501.242
Produktbeskrivning	Fastsvetsad 19"-montageprofil (482,6 mm) för integrering av ett montageplan i tummått inom en TS ramkonstruktion. Profilerung som på TS IT för helt kompatibla system, inkl. verktygsfritt montage. Djupvariabel fastsättning mellan tak- och bottenram. Enskilda höjdheter har dubbelriktad numrering. Montageram framtill, förberedd för integrering av kabelhantering och Dynamic Rack Control (RFID), montageram baktill för platsbesprande integrering av PDU strömskena, på båda sidor i Zero-U-Space.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Grundmålad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Höjdheter	38 HE
Inbyggnadsläge	fram
Belastning	Upp till 15 000 N statisk last, vid jämn lastfördelning på två 482,6 mm (19")-montageramar, vid fullständig utbyggnad.
Observera:	Den yttre montagenivån på skåpramstativet är intakt för ytterligare utbyggnader, avskärmning runt om kan göras med luftstyrplåtar

Features

Passar för	Skåptyp: TS TS IT Bredd: 600 mm Höjd: 1.800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	9.75
Bruttovikt	11.75
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177716537
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261