
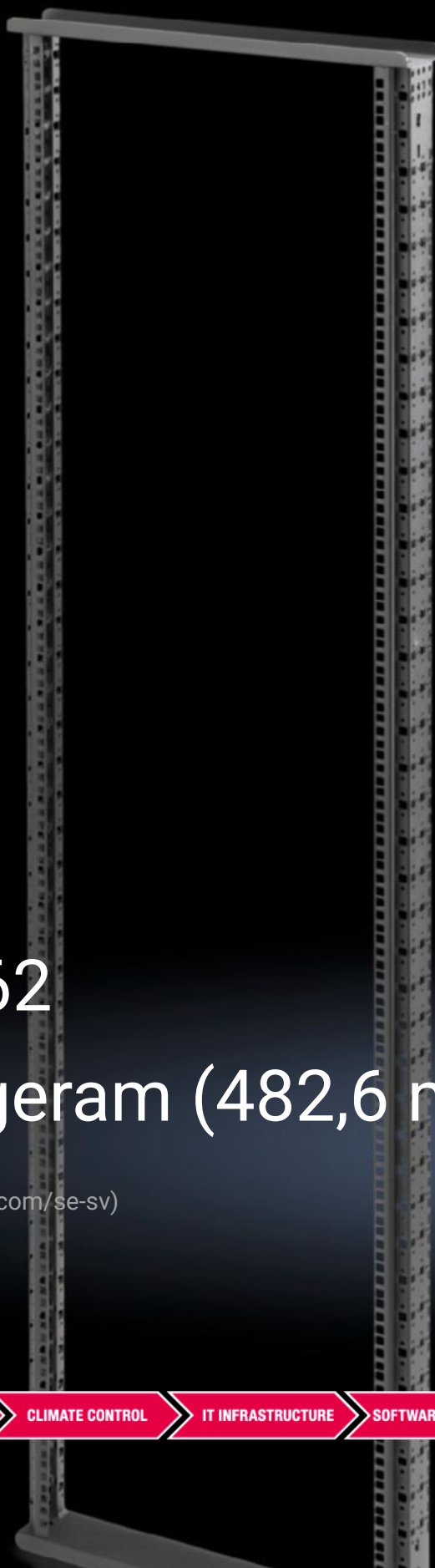


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

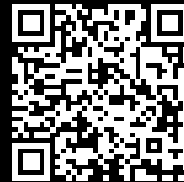

## DK 5501.262 19"-montageram (482,6 mm)

State: 2026-03-01 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.262 - 19"-montageram (482,6 mm) för TS, TS IT

För utbyggnad av det främre och bakre 482,6 mm planet (19"), den svetsade 482,6 mm montageramen (19") kan fästas helt djupvarviabelt.

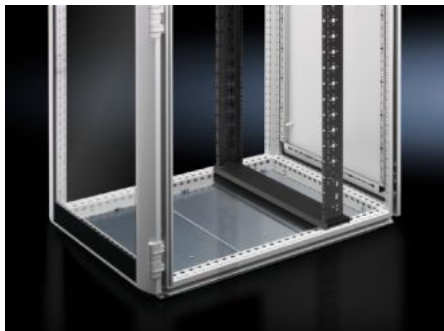

## Features

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr.               | DK 5501.262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktbeskrivning     | Fastsvetsad 19"-montageprofil (482,6 mm) för integrering av ett montageplan i tummått inom en TS ramkonstruktion. Profilerung som på TS IT för helt kompatibla system, inkl. verktygsfritt montage. Djupvariabel fastsättning mellan tak- och bottenram. Enskilda höjdener har dubbelriktad numrering. Montageram framtill, förberedd för integrering av kabelhantering och Dynamic Rack Control (RFID), montageram baktill för platsbesprande integrering av PDU strömskena, på båda sidor i Zero-U-Space. |
| Material               | Stålplåt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ytbehandling           | Grundmålad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Färg                   | RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Höjdener               | 42 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inbyggnadsläge         | fram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belastning             | Upp till 15 000 N statisk last, vid jämn lastfördelning på två 482,6 mm (19")-montageramar, vid fullständig utbyggnad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Observera:             | Den yttre montagenivån på skåpramstativet är intakt för ytterligare utbyggnader, avskärmning runt om kan göras med luftstyrplåtar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Features

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Passar för         | Skåptyp: TS<br>TS IT<br>Bredd: 600 mm<br>Höjd: 2.000 mm                      |
| Förpackningsenhet  | 1 st.                                                                        |
| Nettovikt          | 9 kg                                                                         |
| Bruttovikt         | 12 kg                                                                        |
| Tullvarukod        | 73269098                                                                     |
| ETIM 9             | EC002620                                                                     |
| ECLASS 8.0         | 27189261                                                                     |
| Produktbeskrivning | DK 19"-montageram, 482.6 mm (19"), för BxH: 600x2000 mm<br>framtill, RAL9005 |