


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

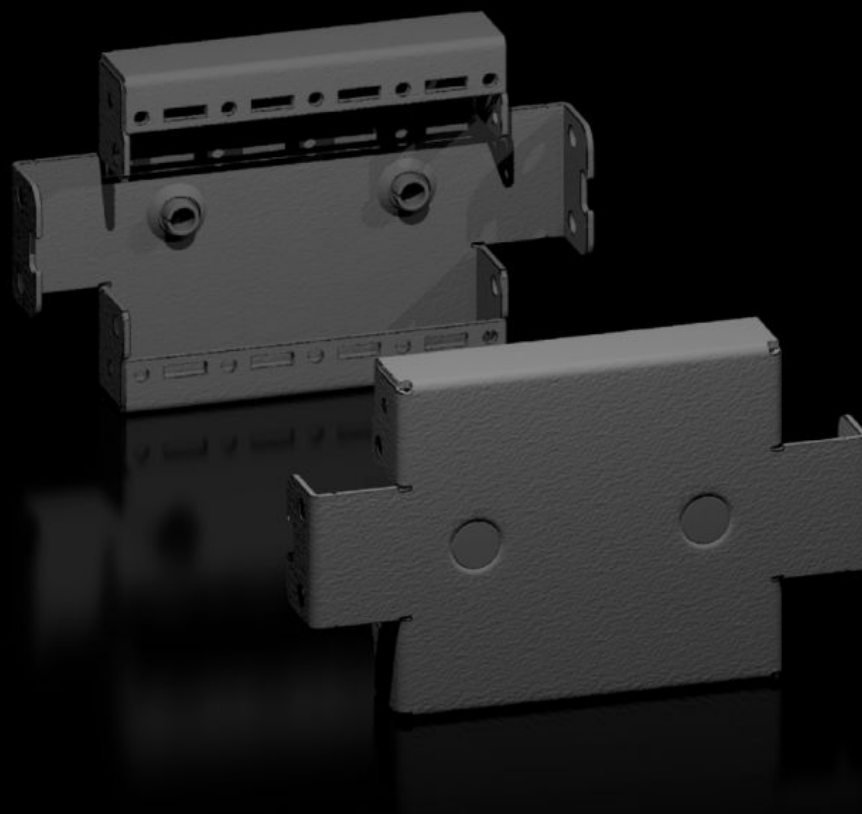

## VX 8640.030

# Sockelplåtar, på sidan, 100 mm

State: 2026-07-01 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.030 - Sockelplåtar, på sidan, 100 mm för sockelsystem VX, stålplåt

För sidoavslutning av en sockelenhet och för extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.

## Features

Art. nr.	VX 8640.030
Produktbeskrivning	För sidoavslutning av en sockelenhet och för extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan antingen en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar monteras.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Höjd: 100 mm
Passar för	Djup: = 300 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Type 1, 12
Vikt/förp.	0,614 kg
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,6 kg
Bruttovikt	0,614 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivning	VX Sockelplåt, på sidan, H: 100 mm, för D: 300 mm, stålplåt

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL - FTTA