


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

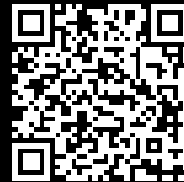

SV 9674.762

Bärram

State: 2025-12-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9674.762 - Bärarm för norminsatsmoduler

Insatser för normapparater (t.ex. automatsäkringar).

Features

Art. nr.	SV 9674.762
Produktbeskrivning	Insatser för normapparater (t.ex. automatsäkringar). Profilskenorna monteras med två montagevinklar på apparatutrymmets sidogavelmodul för inre indelning. Täckkåpan monteras med räfflade skruvar på bärramen. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet, delmontageplåten och sidogavelmodulerna kan en inre uppdelning enligt form 2, 3 eller 4 åstadkommas.
Material	Bärarm: Stålblåt, förzinkad, 1,5 mm Övertäckning: Stålblåt, lackerad, 1,5 mm
Leveransens omfattning	Profilskenor 2 montagevinklar 1 täckkåpa med håltagning Inkl. fastsättningsmaterial
För apparatutrymmeshöjd	300 mm
Passar för	Bredd: = 600 mm
Antal delningsenheter 17,5 mm	2 x 24
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3.1
Bruttovikt	3.96
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177543805
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613