


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

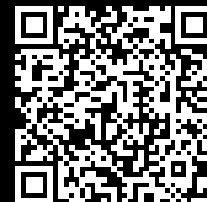

SV XSE20990607HF

Kopparfläta

State: 2025-06-01 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV XSE20990607HF - Kopparfläta Flexibell

En dubbelisolerad och halogenfri kopparflexibel ledare , ingen kapning, skalning, pressning eller stansning. En komplett anslutning för en snabb och smidig installation.

Finns i många olika storlekar och längder som är framtagna för att passa de flesta effektbrytarna (MCCB) på marknaden

Features

Art. nr.	SV XSE20990607HF
Material	Högflexibel Cu-ETP-fläta enligt EN13602, klämmor av förtennad koppar, halogenfritt och dubbelisolerat skåp, driftstemperatur max 105 °C
Längd	530 mm
Märkspänning:	1000 V AC
Märkström	636 A
Cross-section (max.)	185 mm ²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4.2
Bruttovikt	4.3
Tullvarukod	85446010