


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

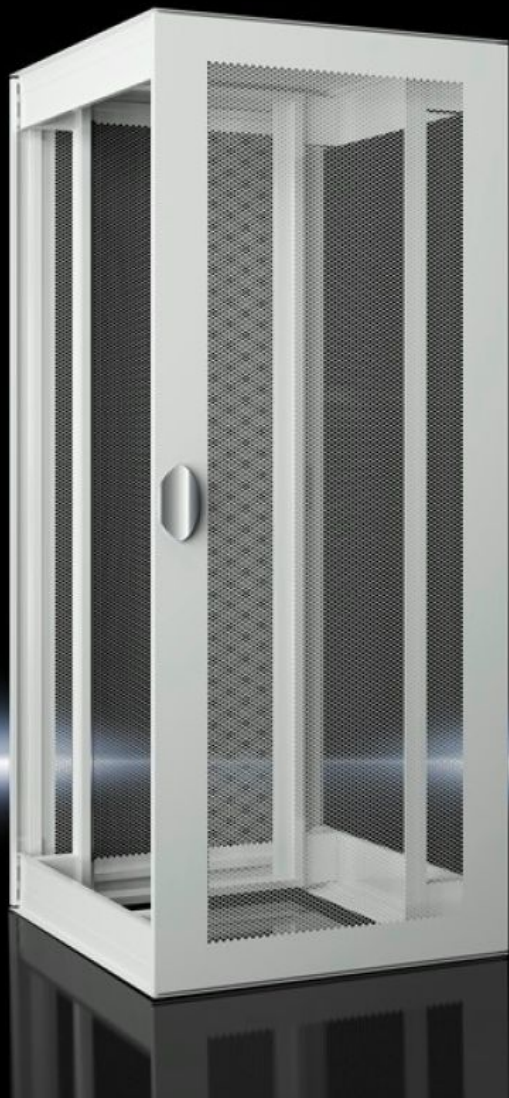

TE 7000.882

Skříně pro datové sítě TE 7000

State: 28.5.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.882 - Skříň pro datové sítě TE 7000 Hloubka 1 000 mm, s ventilačními otvory

IT skříň TE 7000 pro instalaci IT infrastruktury v klimatizovaných místnostech.

Features

Obj. č.	TE 7000.882
Výhody	Bezrámová konstrukce Optimální přístupnost Jednoduché umístění díky jejich rozebíratelnosti
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Montážní rám: základní barva nanesená máčením Ploché díly: strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Samonosná rámová konstrukce se 482,6 mm (19") montážním rámem, vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou Dveře z ocelového plechu s odvětráváním (volná plocha v podílu perforovaného plechu > 67 %), vpředu s miskovou rukojetí, závěsem 130°, bezpečnostním zámkem 3524 E Dveře z ocelového plechu s ventilačními otvory (podíl volné plochy na ploše děrovaného plechu > 67 %), vzadu se závěsy 130°, bezpečnostní zámek 3524 E Sada pro řadové spojení Nivelační nohy, M10 (jsou přiloženy) Střešní plech, včetně kartáčové lišty k zavedení kabelů a doplňkového osazení aktivní ventilátorovou jednotkou. Podlahový rám s maximálním výřezem pro osazení modulárními plechy podle potřeby, uzavřený, s pasivní ventilací nebo k zavedení kabelů
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly	42 U
Výškové moduly	42 U

Features

Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	745 mm
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	81.7
Brutto hmotnost	86
EAN	4028177471757
ECLASS 8.0	27180207