


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

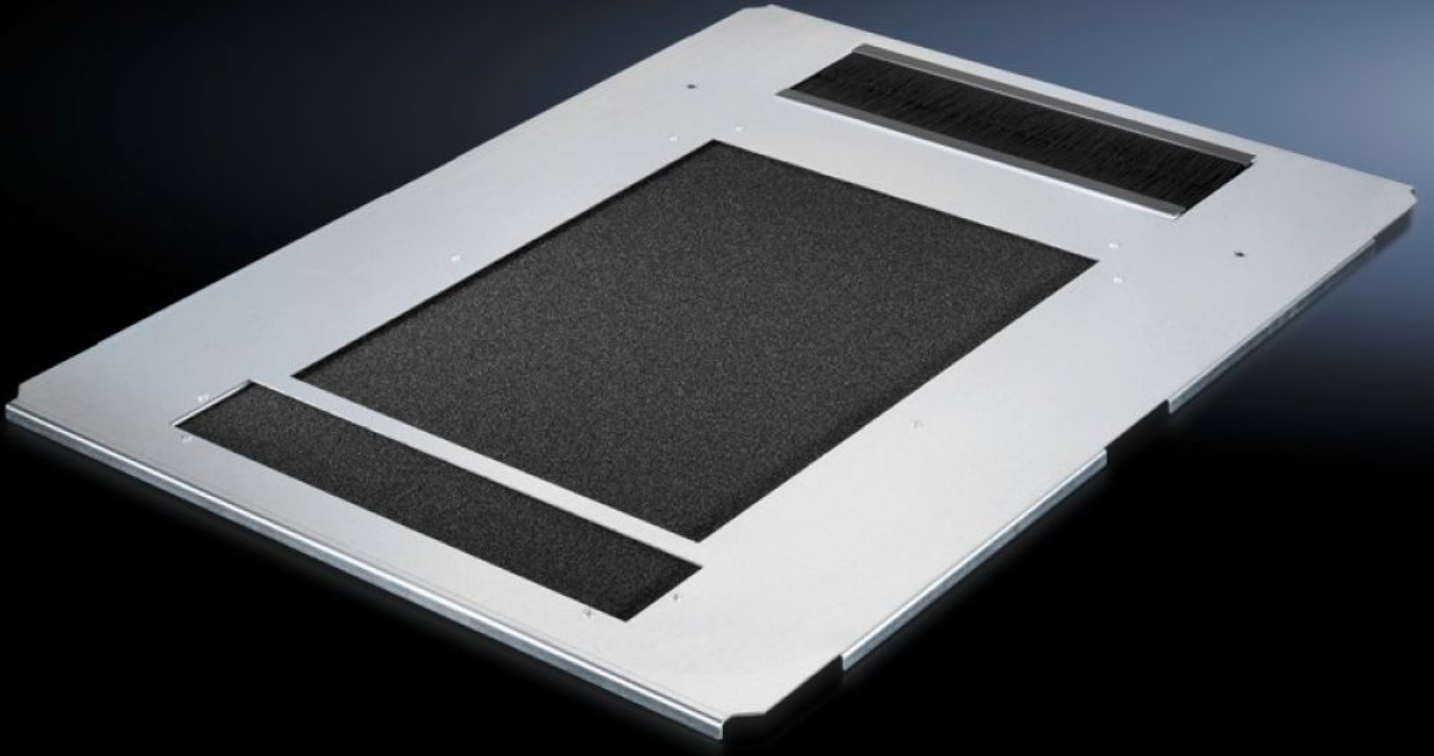

DK 5502.360

Taban sacı, tek parçalı, havalandırmalı

Durum: 22.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.360 - Taban sacı, tek parçalı, havalandırmalı TS IT için

Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları sayesinde potansiyel dengelemesi. Taban sacı seti, taban açıklığını komple olarak kapatmak içindir.

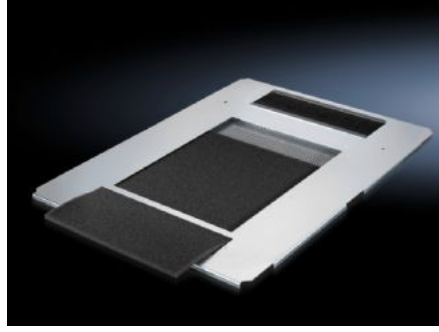

Özellikleri

Model numarası	DK 5502.360
Ürün açıklaması	Açık taban grubunun bir parçada komple kapatılması için. Tam yüzeyli perfore. Bu şekilde tabandan veya baza alanından soğuk havanın girişi sağlanır. Özellikle rack klimalı kabinlerde bu sayede soğuk hava girişi sağlanır. Aşağıdan tüm kabin genişliği boyunca rahat kablo girişi için arka taraflı fırça şeritli. Entegre kılavuz raylar filtre keçesinin kolay yerleştirilmesi ve rahat değiştirilmesi için hizmet verir.
Malzeme	Çelik sac Fırça: Plastik, UL 94-HB Filtre keçesi: Köpük madde
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Taban sacı, tek parçalı, havalandırmalı, arka kablo giriшли Filtre elyafı Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT Genişlik: 600 mm Derinlik: 1.200 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,59 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	6,39 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	DK TS IT Kablo giriş plakası, havalandırılmalı, GD: 600x1200mm