


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

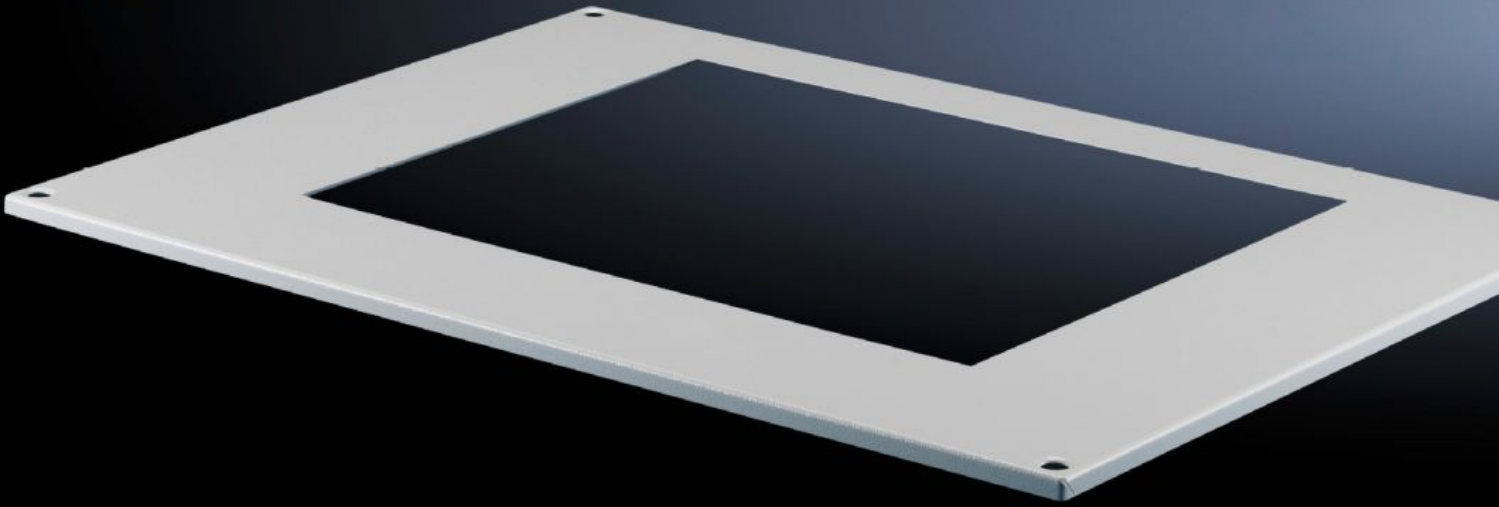

TS 8801.300 TS tavan sacları

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.300 - TS tavan sacları

Özellikleri

| | |
|--------------------------|--|
| Model numarası | TS 8801.300 |
| Ürün açıklaması | Tavan montajlı hava/su ısı eşanjörlerinin, tavana montajı için. Tavana monte soğutucuların çatı sacındaki boşluğu ortalayacak şekilde oturması için düzenlenmiştir. |
| Fayda | Kolay ve hızlı montaj |
| Malzeme | Çelik sac |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| Montaj yuvası | Genişlik:475 mm Derinlik:260 mm |
| Distance cut-out to back | 129,3 mm |
| Bilgi | Soğutma cihazlarının 8801.310 çatı sacına monte edilmesinde panonun taşıma halkaları ile bir çarpışma meydana gelmektedir, bu nedenle çatı sacları ile birlikte çatı sabitleme vidaları teslim edilir. 8801.340 çatı sacı ile sabitleme, iç kısımdan sac dirsekler ve tutucu mandallar üzerinden gerçekleştirilir. |
| Ürün numarasına dair not | Soğutma cihazlarının 8801.310 çatı sacına monte edilmesinde panonun taşıma halkaları ile bir çarpışma meydana gelmektedir, bu nedenle çatı sacları ile birlikte çatı sabitleme vidaları teslim edilir. |
| Ölçüler | Genişlik: 567,5 mm Yükseklik: 13 mm Derinlik: 567,5 mm |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: TS Genişlik: = 600 mm Derinlik: = 600 mm |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 4,7 kg |
| Brüt ağırlık | 4,9 kg |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|----------|
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098 |
|--------------------------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
|------------|----------|