
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



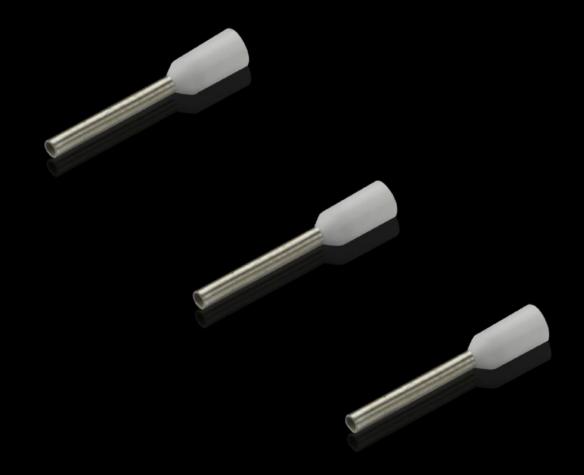

AS 4051.638

线缆端头

状态: 2025/12/8 (来源: rittal.com/tw-zh)



AS 4051.638 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

特征

型号 	AS 4051.638
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu,电镀锌 塑料套环:聚丙烯
颜色	白色
长度	10 mm
AWG	20
内径	2.6 mm
用于横截面	0.5 mm²
DIN 色标	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。
 标准	AEH DIN 46228
与型号相匹配	4051.205 4051.210
供货型式	散装(每 100 件 10 VE)
包装单元	1,000 件
净重	1
毛重	0.094

© Rittal 2025 2

特征

税率号	85369010
EAN	4028177815865
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

批准

批准 UL + C-UL (listed) UR

© Rittal 2025

3