

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.285

## 安装框架，482.6 mm (19")

状态: 2025/12/8 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.285 - 安装框架，482.6 mm (19") 用于 TS、TS IT

用于前后 482.6 mm (19") 平面的扩装，焊接式 482.6 mm (19") 安装框架可以固定在完全不同的深度。

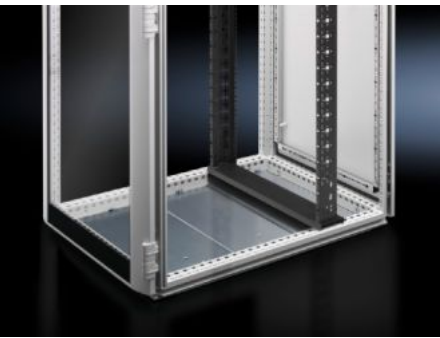

## 特征

|      |                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号   | DK 5501.285                                                                                                                                                                                 |
| 产品描述 | 焊接的 482.6 mm (19") 安装框架，用于在 TS 框架内集成 482.6 mm (19") 的安装平面。类似于 TS IT 的型材，用于系统的完全兼容，包括无工具安装。深度可调地固定在顶架与底架之间。各高度单位双向连续编号。前面的安装框架，预备用于集成电缆管理和动态机柜控制 (RFID)，后面的安装框架，用于节省空间地集成 PDU 母线，两侧都为零 U 空间。 |
| 材料   | 钢板                                                                                                                                                                                          |
| 表面   | 底漆                                                                                                                                                                                          |
| 颜色   | RAL 9005                                                                                                                                                                                    |
| 供货范围 | 包括固定件                                                                                                                                                                                       |
| 高度单位 | 47 U                                                                                                                                                                                        |
| 安装位置 | 后面                                                                                                                                                                                          |
| 承载力  | 最大 15,000 N 的静负荷，条件是两个完全配置的 482.6 mm (19") 安装框架上的负荷均匀分布。                                                                                                                                    |

# 特征

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 说明         | 为了进一步扩装，机柜框架的外部安装面保持不变，借助空气导流板可实现循环密封           |
| 适用于        | 箱体类型: TS<br>TS IT<br>宽度: 600 mm<br>高度: 2,200 mm |
| 包装单元       | 1 件                                             |
| 净重         | 12                                              |
| 毛重         | 15                                              |
| 税率号        | 73269098                                        |
| EAN        | 4028177716506                                   |
| ETIM 9     | EC002620                                        |
| ECLASS 8.0 | 27189261                                        |