

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Soporte de barras PLS – SV 9342.004

Date : 04-jun-2023

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Soporte de barras PLS – SV 9342.004

created: 04.06.2023 on www.rittal.com/pe-es

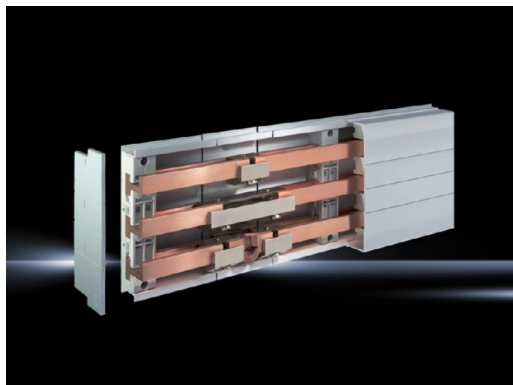

## Descripción producto

<b>Material:</b>	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Observaciones:</b>	Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.

## Descripción producto

<b>Adecuado para barras colectoras:</b>	Tipo: PLS 1600
<b>Nº de polos:</b>	4 polos
<b>Ejecución de soporte de barras:</b>	PLS 1600 PLUS
<b>Distancia entre centros de las barras colectoras:</b>	60 mm
<b>Tensión de servicio:</b>	1000 V, 3~
<b>Con fijación interior:</b>	sí
<b>Unidad de embalaje:</b>	4 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	2,28 kg
<b>Contenido de cobre</b>	0

(kg / pza.):

**EAN:** 4028177536760

**Código arancelario:** 85469010

**ETIM 7.0:** EC001166

**ETIM 6.0:** EC001166

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27400607

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27400607

**Descripción producto:** SV RILINE60 SOPORTE BARRAS (PLS1600-PLUS),4-POLIG,VE=4ST

## Aprobaciones

**Aprobaciones:** ABS  
C-UL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL

**Certificados:** EAC

**Explicaciones:** Declaración de conformidad