

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь – АЕ 1018.600

Date : 19.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP



Компактные распределительные шкафы АЕ

Нержавеющая сталь – АЕ 1018.600

created: 19.09.2020 build on www.rittal.com/ru-ru

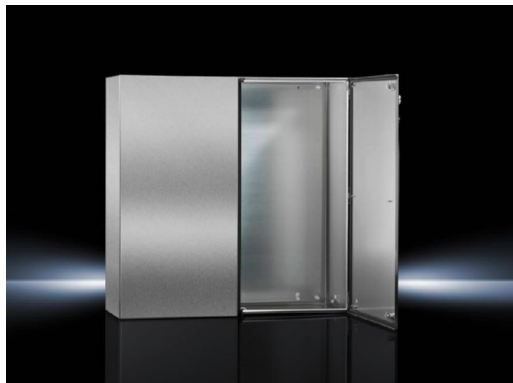

Описание продукции

Материал: Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Замочный вкладыш: Цинковое литье под давлением, никелировка

Поверхность: Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная

**Степень защиты IP
согл. МЭК 60 529:** IP 55

**Степень защиты
NEMA:** NEMA 12

ИК-код: IK08

Комплект поставки: Корпус и дверь(и):
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм

Основной материал: Нержавеющая сталь

Особенности продукции

Размеры: Ширина: 1000 mm
Высота: 1000 mm
Глубина: 300 mm

Монтажная панель: Ширина: 939 mm
Высота: 955 mm

Кол-во дверей:	2
Исполнение замка:	Замки
Количество замков:	2
Замочный вкладыш:	Двойная бородка 3 мм
Упаковка:	1 шт.
Вес:	71 kg
EAN:	4028177000650
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукции:	АЕ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1000x300 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, двдверный, два поворотных замка
Сертификаты	
Сертификаты:	CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
Сертификаты:	IK-Code Сертификат/Декларация соответствия Степень защиты
Пояснения:	Декларация о соответствии