

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Кабельный ввод полиамид – SZ 2411.661

Date : 27.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Кабельный ввод полиамид – SZ 2411.661

created: 27.09.2020 build on www.rittal.com/ru-ru

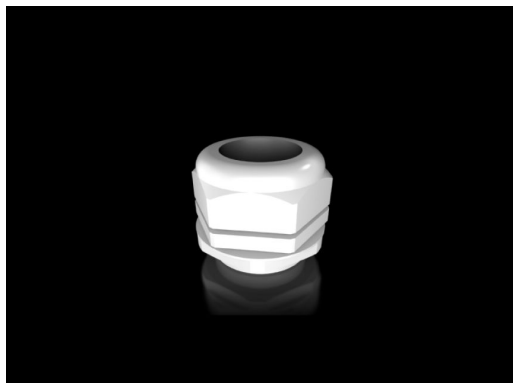

Описание продукции

Преимущества: Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование. Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки.

Материал: Полиамид 6
Уплотнение: Неопрен

Цвет: RAL 7035

**Степень защиты IP
согл. МЭК 60 529:** IP 68 (5 бар, 30 мин)

Особенности продукции

Размеры: Высота: 53,5 mm

Резьба: Тип: M50 x 1,5

Длина резьбы: 18 mm

**Мин. диаметр
кабеля:** 30 mm

**Макс. диаметр
кабеля мм:** 38 mm

**Рабочая
температура:** Диапазон температур (окружающая среда): -30 °C...+100 °C

Размер под ключ: 60 mm

Упаковка: 5 шт.

Вес:	0,59 kg
Доля меди (кг / штук):	0
EAN:	4028177809949
ETIM 7.0:	EC000441
ETIM 6.0:	EC000441
eCl@ss 8.0/8.1:	27149109
eCl@ss 6.0/6.1:	27149109
Описание продукции:	SZ кабельный ввод полиамид, размер: M50x1,5, для кабеля ø 30-38 мм
Сертификаты	
Сертификаты:	NA UL + C-UL VDE
Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия
Пояснения:	Декларация о соответствии