

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Системные несущие шины – SZ 4363.000

Date : 29.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Системные несущие шины – SZ 4363.000

created: 29.09.2020 build on www.rittal.com/ru-ru

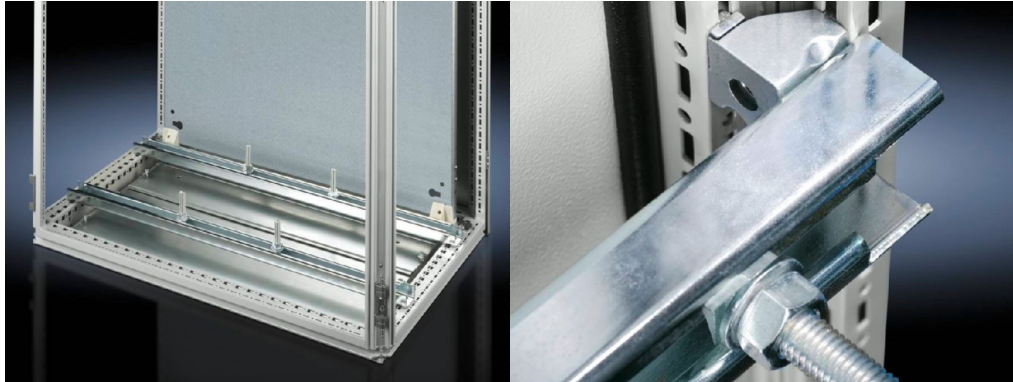

Артикул снят с производства.

Данный артикул снят с производства с: 15.02.2019 |||Артикул заменяется на: 8617830

Описание продукции

Описание:	Для тяжелых компонентов, например, трансформаторов. Болты с Т-образной головкой и продольные отверстия в несущей шине позволяют реализовать любой крепежный размер.
Материал:	Листовая сталь
Поверхность:	Оцинкованная
Комплект поставки:	2 системных несущих шины (45 x 25 мм), 4 болта с Т-образной головкой M12 x 60 мм, Крепежный материал

Особенности продукции

Подходит для:	Ширина: = 1200 mm
Возможности монтажа:	На вертикальном профиле шкафа TS, SE с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 или адаптерной шины для совместимости с PS, со смещением по высоте, с помощью монтажной шины 25 x 38 мм. На горизонтальном профиле шкафа TS: по ширине, по глубине (без монтажной панели) у SE дополнительно на горизонтальном профиле по ширине внизу и вверху либо по глубине внизу и вверху (без монтажной панели) с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 На шине для монтажа в основание для CM
Упаковка:	2 шт.

Вес:	5,7 kg
Доля меди (кг / штук):	0
EAN:	4028177099715
ETIM 7.0:	EC001285
ETIM 6.0:	EC001285
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	23159101
Описание продукции:	SZ Системная несущая шина, для Ш: 1200 мм