

□


# Держатели шин PLS – SV 9342.004

Date : 22.10.2019

□

# Держатели шин PLS – SV 9342.004

: 22.10.2019 build on www.rittal.com/ru-ru

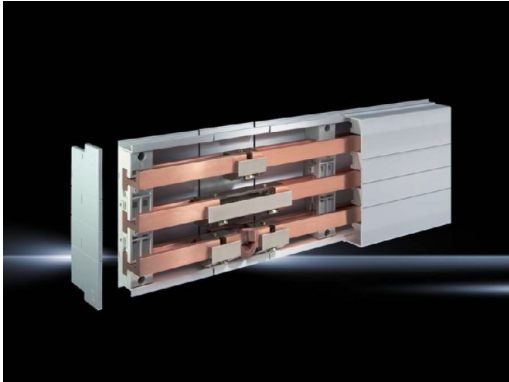

## Описание продукции

<b>Материал:</b>	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Указание:</b>	Для применения в соответствии с UL необходим поддон основания Сертификация UL действительна только в сочетании с АС-применением

## Особенности продукции

<b>Подходит для шин:</b>	Тип: PLS 1600
<b>Кол-во полюсов:</b>	4-пол.
<b>Исполнение держателя шин:</b>	PLS 1600 PLUS
<b>Расстояние между центрами шин:</b>	60 mm
<b>Номинальное рабочее напряжение:</b>	1000 V, 3~
<b>С внутренним креплением:</b>	Да
<b>Упаковка:</b>	4 шт.
<b>Вес:</b>	2,28 kg
<b>Доля меди (кг / штук):</b>	0

<b>EAN:</b>	4028177536760
<b>Код ТНВЭД:</b>	85469010
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001166
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27400607
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27400607
<b>Описание продукции:</b>	SV держатель шин, PLS 1600, 4-пол., расстояние между центрами шин 60 мм, UL-исполнение
<b>Сертификаты</b>	
<b>Сертификаты:</b>	ABS C-UL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Сертификаты:</b>	Сертификат/Декларация соответствия
<b>Пояснения:</b>	Декларация о соответствии