

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hyllplan, fast inbyggnad för TS, SE, PC, IW, förberedd för fläktutbyggnadssats – PC 8800.900

Publiceringsdatum : Fri Feb 26 11:14:34 CET 2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hyllplan, fast inbyggnad för TS, SE, PC, IW, förberedd för fläktutbyggnadssats – PC 8800.900

Skapad: 26.02.2021 på www.rittal.com/se-se

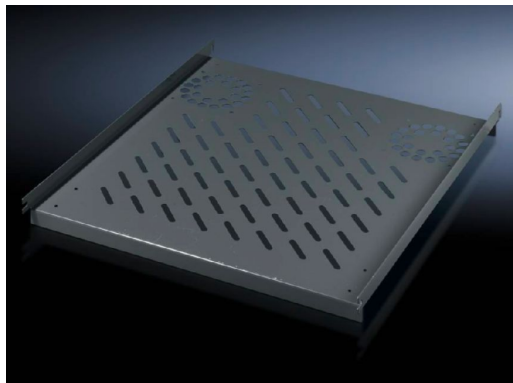

Produktbeskrivning

Beskrivning: Enkelt att hänga i 4 förmonterade skruvar och fixera.

Material: Stålblåt

Färg: RAL 7015

Leveransens omfattning: Inkl. festsättningsmaterial

Kommentar: För skåp utan montageplåt

Produktbeskrivning

Passar för: Skåptyp: TS
Skåptyp: SE
Skåptyp: PC
Skåptyp: IW
Bredd: = 600 mm
Djup: = 600 mm
Kommentar: Vid skåp utan montageplåt

Inbyggnadsmöjligheter: På den vertikala TS-/SE-skåpprofilen

Uppställningsyta: Bredd: 507 mm
Djup: 550 mm

Belastning: 40 kg ytlast, statisk

Förpackningsenhet: 1 st.

Vikt/förp.:	4.6 kg
Kopparandel (kg/st):	0
EAN:	4028177263086
Tullvarukod:	94039010
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Produktbeskrivning:	PC Hyllplan, fast inbyggnad, för TS, PC, IW, förberedd för fläktutbyggnadssats, för BD: 400x600 mm
Godkännanden	
Certifikat:	NA